



品番：EA124KS-8

品名：64㎡ロータリースプリンクラー

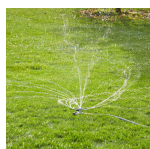

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,780円(税抜) / 4,158円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 3,780円(税抜) / 4,158円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/07/01 04:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2518ページ                       |      |   |

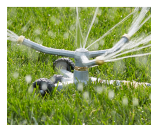

カタログ訂正 26/02/18 ●散水範囲 (誤) 195㎡ (正) 最大約64㎡ (半径約6.4m) (No.57 1157)

#### 仕様

|      |                           |      |              |
|------|---------------------------|------|--------------|
| 散水範囲 | 最大約64㎡ (半径約6.4m)          | 散水距離 | 約6.4m        |
| 接続ねじ | 3/4" NHメス                 | サイズ  | 200×200×85mm |
| 材質   | 本体:アルミダイカスト<br>チップ・接続部:真鍮 |      |              |

絶え間なく回転することで水たまりになりにくい、優しく雨のような散水を行います。

集中的に散水する必要がある芝生に最適。

耐久性に優れた金属製のホイール付ベースにより安定感があり、車輪付きでスプリンクラーを簡単に移動できます。

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続できません。別売のアメリカねじ用ホース (EA124DN-10A、EA124DN-30A) をお勧めします。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.