


品番：EA124LA-13A

品名：ピストルグリップノズル

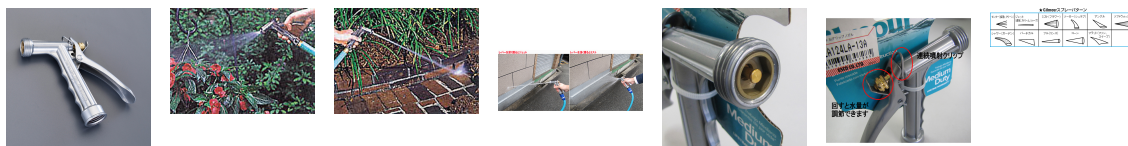

販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 113 (2026/07/01 06:12現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0355ページ2520ページ		



### 仕様

スプレーパターン	2種(ジェット、ミスト) ※レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	137mm	重量	204g
材質	亜鉛ダイカスト、ステンレススプリング	耐圧	60psi
使用可能温度	約38℃まで	仕様	プラグなし
交換用パッキン	EA124GC-10 (パッキンセット10個入)		

頻繁な使用に耐える、耐久性に優れた金属製

耐錆性のステンレス鋼スプリング

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能

漏洩防止のパッキン付き

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

※入荷ロットにより、ノズル先端のゴムキャップの有無が混在する場合がありますが、製品能力に違いはありません(キャップは着脱可能)  
※お届けするタイプの指定は出来ません。予めご了承ください(製品画像はキャップなしのタイプです)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.