


品番 : EA124LA-61C

品名 : スプレーノズル

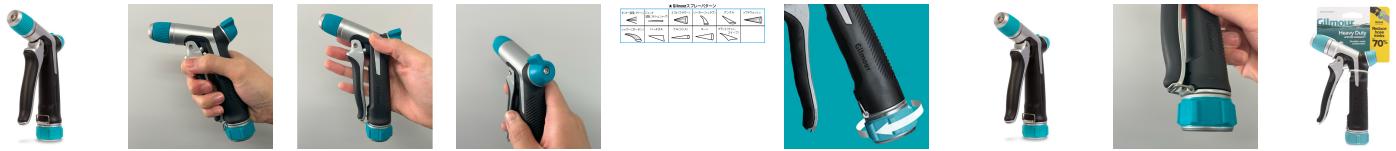

販売価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
カタログ価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2521ページ		



スイベル式カプラーでホースがねじれにくい

#### 仕様

仕様	本体(プラグなし)	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	約210mm	重量	308g
ボディ材質	熱可塑性ゴム(TPR)	最高使用圧力	60PSI
使用可能温度	約38°Cまで		

★スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)

フロントトリガーなので軽い力で握れます。

ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。

スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減します。

カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。

グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル

耐久性に優れた金属構造

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.