
 


品番 : EA125AS-82

品名 : 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース

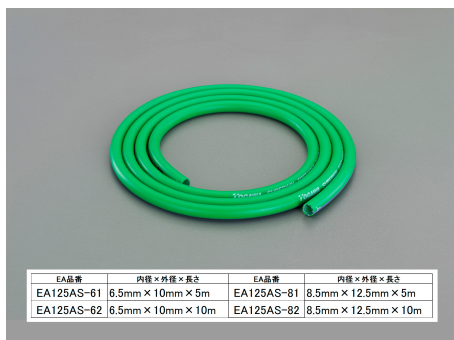

販売価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
カタログ価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 17:19現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1033ページ-1405ページ		



#### 仕様

最高使用圧力	1.5MPa	内径×外径	8.5×12.5mm
全長	10m	使用温度範囲	-5~60℃
材質	特殊エラストマー	最小曲半径	40mm
用途	塗装、吹き付けエアー工場内エアー ツール用		

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!

耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.