
 
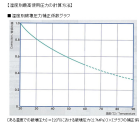


品番：EA125CM-6

品名：6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)



販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/13 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1013ページ		

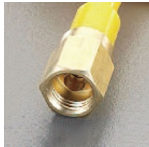

#### 仕様


メーカー	潤工社	型番	UTF-10-600L
使用流体	空気、水	内径×外径	6.5×10mm
使用範囲	6m	チューブツノ長	500mm
最高使用圧力	0.7MPa未満(23℃時)	取付ねじサイズ	雄:R1/4" 雌:G1/4"
使用温度	空気:-20~60℃ 水:0~50℃	材質	ホース:ポリウレタン 接続金具:真鍮

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています

柔軟で高反発弾性をもっています

RoHS対応品

#### 代替品

	品番 EA125CM-4 コメント 長さの違い
--	----------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.