
 
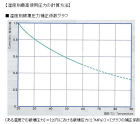


品番：EA125CN-8

品名：8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,700円(税抜)／10,670円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 9,700円(税抜)／10,670円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/11/21 11:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1055ページ                      |      |   |

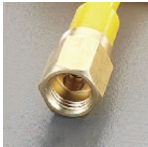

仕様

|                     |                       |         |                       |
|---------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| メーカー                | 潤工社                   | 型番      | UTF-12-800L           |
| 使用流体                | 空気、水                  | 内径×外径   | 8×12mm                |
| 使用範囲                | 8m                    | チューブツノ長 | 500mm                 |
| 最高使用圧力              | 0.7MPa未満(23℃時)        | 取付ねじサイズ | 雄:R1/4”<br>雌:G1/4”    |
| 使用温度                | 空気:-20～60℃<br>水:0～50℃ | 材質      | ホース:ポリウレタン<br>接続金具:真鍮 |
| 機械的強度、特に耐摩耗性が優れています |                       |         |                       |
| 柔軟で高反発弾性をもっています     |                       |         |                       |
| RoHS対応品             |                       |         |                       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.