


品番 : EA125ER-6

品名 : 3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ (難燃/黒)

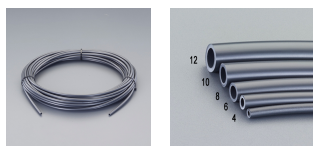

販売価格	4,380円(税抜) / 4,818円(税込)		
カタログ価格	4,380円(税抜) / 4,818円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2021/12/04 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



カタログ訂正 21/11/05 ●使用温度…誤:空気:-40~80℃ 正:空気:-40~120℃ 材質…誤:ウレタン 正:難燃エラストマー (NO.53 963)

仕様

外径×内径(mm)	6×3.8	全長	20m
最高使用圧力(MPa)	1.4	材質	難燃エラストマー
使用流体	空気、水	使用温度	空気:-40℃~120℃ 工業用水:0℃~60℃(凍結不可)
色	黒		

RoHS2に適合

難燃材料を用いた単心難燃チューブです。

溶接火花が付着しても燃え続けることはありません。(UL94V-0 認定材料を使用)

スポット溶接配管に使用されます。

被覆タイプのスパッタチューブと違い、皮むき作業が不要です。

可塑剤が配合されていないので、チューブの細化及び硬化等のトラブルを防止できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

