


品番 : EA125F-10C

品名 : 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)

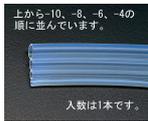

販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 10:46現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1064ページ1453ページ		



カタログ訂正 25/03/03 (誤) ●不燃性 (正) ●難燃性 (No.56 1115)

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	FE-10
外径×内径	10×8mm	長さ	10m
最高使用圧力	0.7MPa	使用温度	空気・油: -65~+200℃ 水: 0~+80℃(凍結不可)
重量	610g	材質	4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合(FEP)
カラー	半透明		

耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。

耐薬品性、耐腐蝕性に優れています。

#### 難燃性

内表面が滑らかで不活性なため、物質が接着しません。

半透明で、内部流体が視認出来ます。

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.