


品番：EA125F-4B

品名：2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

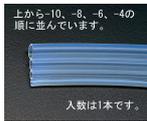

販売価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
カタログ価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1023ページ1403ページ		



#### 仕様

メーカー	アオイ	型番	FE-04-2.5
外径×内径	4×2.5mm	長さ	5m
最高使用圧力	1.8MPa	使用温度	空気・油：-65～+200℃ 水：0～+80℃(凍結不可)
重量	85g	材質	4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合(FEP)
カラー	半透明		

耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。

耐薬品性、耐腐蝕性に優れています。

難燃性

内表面が滑らかで不活性化のため、物質が接着しません。

半透明で、内部流体が視認出来ます。

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.