


品番 : EA125FJ-10A

品名 : 8.0/ 10mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)

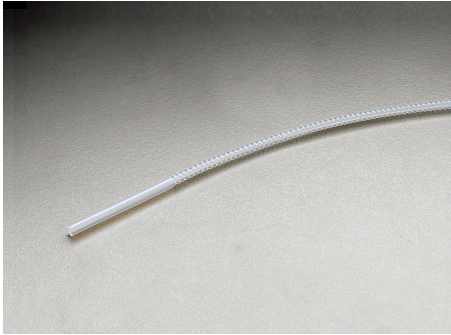

販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/14 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

材質	フッ素樹脂(PFA)	外径×内径	10×8mm
全長	500mm	最高圧力	3.5MPa
最高使用温度	260℃	カラー	半透明
重量	233g		
非収縮タイプのフッ素樹脂(PFA)チューブ。 薬液や蒸気・ガスなどの搬送用に好適			
純水性・耐薬品性・耐熱性。高温下での使用が可能			
曲がりによる配管スペースや継手数の削減が可能。可動部での使用が可能。			
【主な使用分野】 半導体、液晶製造装置、化学、熱交換器、蒸気配管、部品搬送用配管など			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.