



品番：EA125FL-4A

品名：4.35/ 6.35mmx10m フッ素樹脂チューブ (PFA)

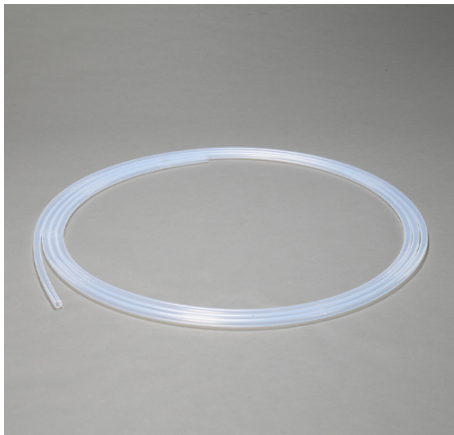

販売価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 09:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1023ページ1403ページ		

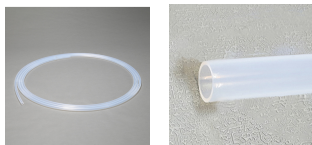

耐熱、耐寒性に優れています

仕様

使用流体	空気、水	全長	10m
外径×内径	6.35×4.35mm (1/4"×11/64")	最小曲げ半径	20mm
最高使用圧力	1.6MPa	使用温度	最高260℃
使用温度範囲	-65~260℃	材質	フッ素樹脂 (PFA)
カラー	半透明		

耐熱、耐寒性に優れています。

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。

耐候性に優れ、経年変化がありません。

ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。

難燃性です。

代替品

	品番	EA125FH-6B
	コメント	チューブ 外径x内径6×4mm 使用温度



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.