


品番：EA125HB-12

品名：12/18.0mmx 5m フレッシュホース(PVC耐油)

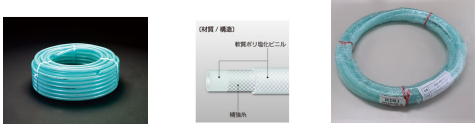

販売価格	2,570円(税抜)／2,827円(税込)			
カタログ価格	2,570円(税抜)／2,827円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/12 04:03現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1401ページ			



仕様

メーカー	八興	型番	E-STB-12
内径×外径	12×18mm	全長	5m
使用圧力	0～1MPa(20℃) 0～0.7MPa(60℃)	許容曲げ半径(20℃時)	85mm
使用温度範囲	0～60℃	使用流体	水・油・薬品・粉体・エアー
材質	軟質ポリ塩化ビニール	色調	クリアグリーン
【主な用途】 ・潤滑油、絶縁油、クーラントオイルなどの油用配管 ・工作機械・成形機・工場設備などのエアー、水、油、薬品などの工業用配管 ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして ・土木・建設現場の仮設用配管として			
耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくく長寿命			
1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単			
流体が見やすいグリーン透明色			
RoHS2対応品			

