


品番：EA125HC-15

品名：15/22.0mmx10m フレッシュホース/スプリング入

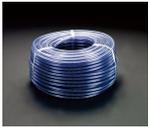

販売価格	7,880円(税抜) / 8,668円(税込)		
カタログ価格	7,880円(税抜) / 8,668円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/01 17:42現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1472ページ		



#### 仕様

内径×外径	15×22mm	使用圧力(20℃時)	-0.1~0.5MPa
材質	PVC、硬鋼線	使用温度範囲	0~50℃
全長	10m		

硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。

工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に。

#### 代替品

	品番 EA125HA-15B コメント 15/22mmx10m 耐圧1.0MPa 糸入り
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.