


品番：EA125NA-12

品名：9.0/ 12mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)

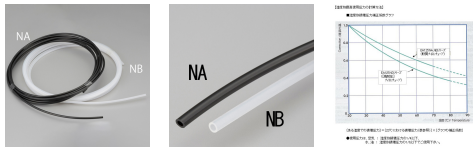

販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ1404ページ		



### 仕様

メーカー	潤工社	型番	AS1-70-12 ※5mカット品
商品名	ジュンロンAS1	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径×内径)	12×9mm
最高使用圧力	1.4MPa(23℃時)	使用温度範囲	空気: -20~70℃ 水・油: 0~60℃
最小曲げ半径	50mm	全長	5m
色	黒	材質	軟質ナイロン

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

有毒物質溶出の恐れがありません。

商品自体が軽く、作業性に優れています。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.