


品番 : EA125NA-3A

品名 : 3.0/4.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)

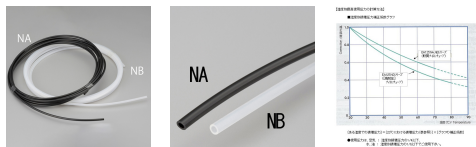

販売価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/21 17:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1063ページ1454ページ		



カタログ訂正 24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70℃→(正)空気:-20~70℃ 水・油:0~60℃(No.55,56 1254)

#### 仕様

メーカー	潤工社	型番	AS1-70-04 ※10mカット品
商品名	ジュンロンAS1	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径×内径)	4×3mm
最高使用圧力	1.4MPa(23℃時)	使用温度範囲	空気:-20~70℃ 水・油:0~60℃
最小曲げ半径	17mm	全長	10m
色	黒	材質	軟質ナイロン

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

有毒物質溶出の恐れがありません。

商品自体が軽く、作業性に優れています。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.