


品番：EA125NB-10

品名：7.5/ 10mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/乳白)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,350円(税抜) / 1,485円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,350円(税抜) / 1,485円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 04:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1022ページ1404ページ | | |

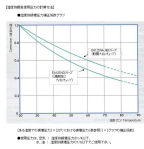

仕様

| | | | |
|--------|--------------|----------------|--|
| メーカー | 潤工社 | 型番 | AS1-70-10 ※5mカット品 |
| 商品名 | ジュンロンAS1 | 用途 | ・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど |
| 使用流体 | 空気、水、油 | チューブサイズ(外径×内径) | 10×7.5mm |
| 最高使用圧力 | 1.4MPa(23℃時) | 使用温度範囲 | 空気: -20~70℃ 水・油: 0~60℃ |
| 最小曲げ半径 | 41mm | 全長 | 5m |
| 色 | 乳白 | 材質 | 軟質ナイロン |

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

有毒物質溶出の恐れがありません。

商品自体が軽く、作業性に優れています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.