


品番：EA125NB-3

品名：3.0/4.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/乳白)

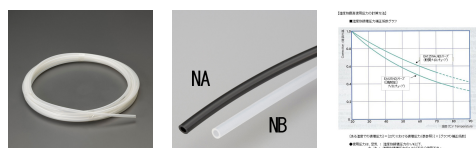

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 435円(税抜) / 479円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 435円(税抜) / 479円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/09 21:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1022ページ1404ページ               |      |   |



### 仕様

|        |              |                |                                              |
|--------|--------------|----------------|----------------------------------------------|
| メーカー   | 潤工社          | 型番             | AS1-70-04<br>※5mカット品                         |
| 商品名    | ジュンロンAS1     | 用途             | ・油・空圧機器用チューブ<br>・集中潤滑機器用チューブ<br>・塗装機器用チューブなど |
| 使用流体   | 空気、水、油       | チューブサイズ(外径×内径) | 4×3mm                                        |
| 最高使用圧力 | 1.4MPa(23℃時) | 使用温度範囲         | 空気: -20~70℃<br>水・油: 0~60℃                    |
| 最小曲げ半径 | 17mm         | 全長             | 5m                                           |
| 色      | 乳白           | 材質             | 軟質ナイロン                                       |

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

有毒物質溶出の恐れがありません。

商品自体が軽く、作業性に優れています。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.