



品番 : EA125NB-8A

品名 : 6.0/8.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/乳白)

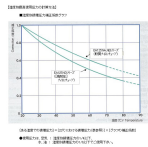

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/09 22:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0816ページ1022ページ1404ページ | | |

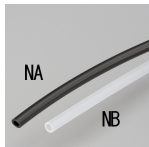

カタログ訂正

24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70℃→(正)空気:-20~70℃ 水・油:0~60℃(No.56, 57 1254)

仕様

| | | | |
|--------|--------------|----------------|--|
| メーカー | 潤工社 | 型番 | AS1-70-08 ※10mカット品 |
| 商品名 | ジュンロンAS1 | 用途 | ・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど |
| 使用流体 | 空気、水、油 | チューブサイズ(外径×内径) | 8×6mm |
| 最高使用圧力 | 1.4MPa(23℃時) | 使用温度範囲 | 空気:-20~70℃ 水・油:0~60℃ |
| 最小曲げ半径 | 33mm | 全長 | 10m |
| 色 | 乳白 | 材質 | 軟質ナイロン |

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

有毒物質溶出の恐れがありません。

商品自体が軽く、作業性に優れています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.