


品番 : EA125ND-10A

品名 : 7.5/ 10mmx20m ナイロンチューブ(高耐圧)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,590円(税抜) / 8,349円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,590円(税抜) / 8,349円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/09 18:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1022ページ1404ページ               |      |   |

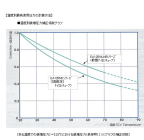

#### 仕様

|  |              |                |  |
|--|--------------|----------------|--|
| メーカー                                     | 潤工社          | 型番             | AS2-125-10                                   |
| 商品名                                      | ジュンロンAS2     | 用途             | ・油・空圧機器用チューブ<br>・集中潤滑機器用チューブ<br>・塗装機器用チューブなど |
| 使用流体                                     | 空気、水、油       | チューブサイズ(外径×内径) | 10×7.5mm                                     |
| 最高使用圧力                                   | 2.6MPa(23℃時) | 使用温度           | 空気: -20~80℃<br>水・油: 0~70℃                    |
| 最小曲げ半径                                   | 41mm         | 長さ             | 20m  |
| カラー                                      | 乳白色          | 材質             | 高耐圧ナイロン                                      |
| 耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます) |              |                |  |
| 柔軟性に富んでいます。                              |              |                |  |
| RoHS対応品                                  |              |                |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.