


品番 : EA125ND-4A

品名 : 2.5/4.0mmx20m ナイロンチューブ(高耐圧)



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/04 13:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1063ページ1454ページ		

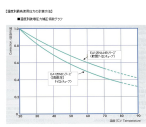

カタログ訂正 24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70℃→(正)空気:-20~80℃ 水・油:0~70℃(No.55,56 1254)

仕様

メーカー	潤工社	型番	AS2-170-04
商品名	ジュンロンAS2	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径×内径)	4×2.5mm
最高使用圧力	4.4MPa(23℃時)	使用温度	空気:-20~80℃ 水・油:0~70℃
最小曲げ半径	10mm	長さ	20m
カラー	乳白色	材質	高耐圧ナイロン
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)			
柔軟性に富んでいます。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

