


品番 : EA127BL-1

品名 : 630x485x490mm サンドブラスター

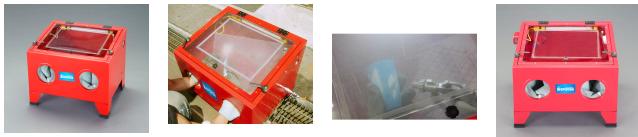

販売価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 12:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1041ページ		



仕様

メーカー	パオック	型番	SB-07
用途	金属・ガラス材等の研磨・研削・彫刻作業や塗装前の下処理、サビ落とし作業に	使用空気圧力	0.7MPa
エアー消費量	260L/min	定格周波数	50/60Hz
ライト消費電力	6W	ライト消費電流	0.5A
サイズ	630×485×490(H)mm	吸入口	Rc1/4"
電源コード長	1.7m	重量	16kg
材質	スチール	付属品	ブラストガン、ワッシャ ナット、ライト用アダプタ 保護シート×6枚 ノズル φ4・5・6・7mm 補助通気口エアフィルタ パイプシール(シールテープ) カプラプラグR1/4

コンパクト&効率的なキャビネット方式で塗装前の下地処理に最適です

金属・ガラス材などの研磨、研削、彫刻作業、ブラスト作業が簡単にできます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.