


品番：EA140AA-2

品名：Rc 1/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)

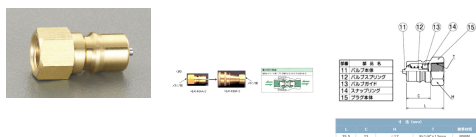

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 940円(税抜) / 1,034円(税込) | | |
| カタログ価格 | 940円(税抜) / 1,034円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/04 21:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1039ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------|-----------|-----------------------|
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
| 取付ねじ | Rc(PT)1/4" | 常用圧力 | 4.9MPa |
| 最高圧力 | 7.4MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 最大締付けトルク値 | 90kgf/cm ² |
| 重量 | 約35g | | |

中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません

自動開閉バルブ内蔵

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.