


品番：EA140AA-8

品名：Rc 1" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)

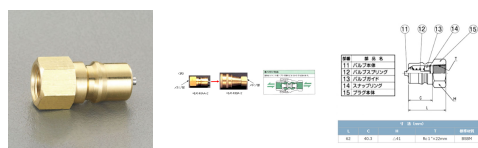

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,520円(税抜) / 7,172円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,520円(税抜) / 7,172円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 10:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1039ページ | | |



仕様

| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
|--------|----------|-----------|------------------------|
| 取付ねじ | Rc(PT)1" | 常用圧力 | 2.9MPa |
| 最高圧力 | 4.5MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 最大締付けトルク値 | 700kgf/cm ² |
| 重量 | 約337g | | |

中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません

自動開閉バルブ内蔵

EA140BA-2~-16用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.