



品番 : EA140BA-2

品名 : Rc 1/4" 雌ねじカップリング(真鍮製)

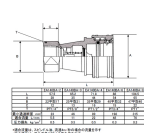

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,540円(税抜) / 2,794円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,540円(税抜) / 2,794円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/04 22:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1039ページ                      |      |   |

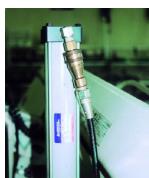

#### 仕様

|                               |            |      |        |
|-------------------------------|------------|------|--------|
| 型                             | 中圧型        | 材質   | 真鍮     |
| 取付ねじ                          | Rc(PT)1/4" | 常用圧力 | 4.9MPa |
| 最高圧力                          | 7.4MPa     | ゴム材質 | ニトリルゴム |
| 使用温度範囲                        | -20~80℃    | トルク値 | 90     |
| 重量                            | 約129g      |      |        |
| オーリング(NBR)                    |            |      |        |
| 自動開閉バルブ内蔵                     |            |      |        |
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません |            |      |        |
| EA140BB-2~-16用                |            |      |        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.