


品番 : EA140BA-4


品名 : Rc 1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製)

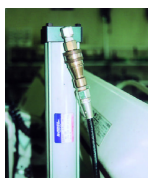

販売価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
カタログ価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 10:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		



品番	EA140BA-4
品名	Rc 1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製)
材質	真鍮
規格	JIS B 2220
寸法	1/2"
重量	約425g
圧力	4.9MPa
温度範囲	-20~80℃
トルク	300
取付ねじ	Rc(PT) 1/2"
ゴムの材質	ニトリルゴム
特徴	自動開閉バルブ内蔵

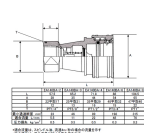

#### 仕様

型	中圧型	材質	真鍮
オーリング(NBR)			
取付ねじ	Rc(PT) 1/2"	常用圧力	4.9MPa
最高圧力	4.5MPa	ゴム材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20~80℃	トルク値	300
重量	約425g		
自動開閉バルブ内蔵			
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません			
EA140BB-2~-16用			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.