

品番 : EA140BD-10

品名 : R 1・1/4"雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)




販売価格	9,080円(税抜) / 9,988円(税込)		
カタログ価格	9,080円(税抜) / 9,988円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 10:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		



品番	規格	材質	圧力	トルク
EA140BD-10	R1.25"	真鍮	3.0MPa	1500kgf/cm ²

品番	規格	材質	圧力	トルク
EA140BD-10	R1.25"	真鍮	3.0MPa	1500kgf/cm ²

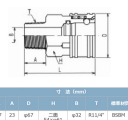

仕様

型	中圧型	材質	真鍮
取付ねじ	R1-1/4"	常用圧力	2.0MPa
最大圧力	3.0MPa	ゴム材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20~80℃	トルク値	1500kgf/cm ²
オーリング(NBR)			
バルブレス構造			
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません			
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適			
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.