


品番 : EA140BD-4

品名 : R 1/2" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)

 
 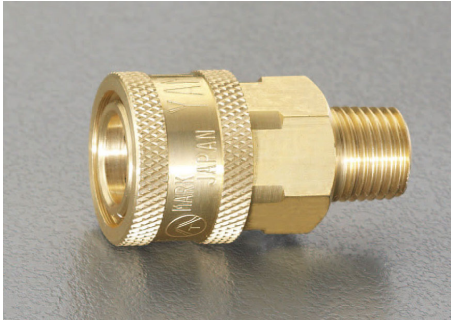


販売価格	3,240円(税抜) / 3,564円(税込)		
カタログ価格	3,240円(税抜) / 3,564円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 04:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		



品名	品番	材質	圧力	トルク
真鍮	EA140BD-4	真鍮	4.9MPa	300kgf/cm <sup>2</sup>

品名	品番	材質	圧力	トルク
真鍮	EA140BD-4	真鍮	4.9MPa	300kgf/cm <sup>2</sup>



### 仕様

型	中圧型	材質	真鍮
取付ねじ	R(PT)1/2"	常用圧力	4.9MPa
最大圧力	7.4MPa	ゴム材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20~80℃	トルク値	300kgf/cm <sup>2</sup>
オーリング(NBR)			
バルブレス構造			
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません			
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適			
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.