


品番 : EA140BD-8

品名 : R 1" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)

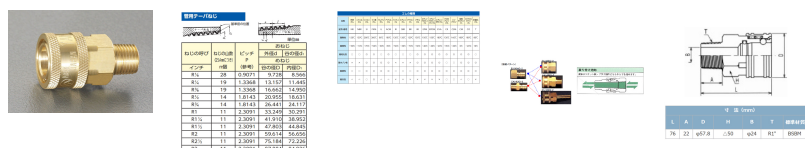

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,050円(税抜) / 9,955円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 9,050円(税抜) / 9,955円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/13 10:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1039ページ                      |      |   |



### 仕様

|                                           |         |      |                        |
|-------------------------------------------|---------|------|------------------------|
| 型                                         | 中圧型     | 材質   | 真鍮                     |
| 取付ねじ                                      | R(PT)1" | 常用圧力 | 2.9MPa                 |
| 最大圧力                                      | 4.5MPa  | ゴム材質 | ニトリルゴム                 |
| 使用温度範囲                                    | -20~80℃ | トルク値 | 700kgf/cm <sup>2</sup> |
| オーリング(NBR)                                |         |      |                        |
| バルブレス構造                                   |         |      |                        |
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません             |         |      |                        |
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適                       |         |      |                        |
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 |         |      |                        |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.