


品番：EA140GH-13

品名：G3/8"・9x13mm雌ねじ付ホース継手(7°ロテクター付)

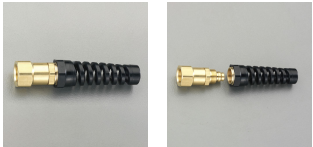

販売価格	1,990円(税抜)／2,189円(税込)		
カタログ価格	1,990円(税抜)／2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2026/02/25 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1034ページ		



仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.5MPa
使用温度範囲	−40℃～85℃	ねじサイズ	G3/8”
適合ホース内径	8mm	適合ホース外径	12mm
重量	80g	材質	本体:真鍮 スプリング:ポリアミド
ウレタンホース用			
Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式			
クイックカップリング仕様			
ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.