


品番：EA140GK-114

品名：M14x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)

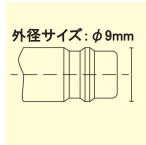


販売価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 06:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		



#### 仕様

適用流体	圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	-15℃~200℃	流量	510L/min
ねじサイズ	M14×1.5	全長	27mm
六角対辺	17mm	ねじ深さ	10mm
プラグ径	9mm	プラグ長さ	14mm
重量	19g	材質	ステンレス
シングルシャットオフバルブ			
高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用			
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能			

#### 代替品

	<b>品番</b> EA140GM-114 <b>コメント</b> 全長:42mm
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.