


品番 : EA140GM-114

品名 : M14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,430円(税抜) / 4,873円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,430円(税抜) / 4,873円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/26 20:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1040ページ                      |      |   |

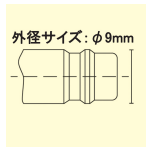

#### 仕様

|        |           |        |          |
|--------|-----------|--------|----------|
| 適用流体   | 圧縮空気、液体   | 最高使用圧力 | 3.5MPa   |
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量     | 330L/min |
| ねじサイズ  | M14×1.5   | 全長     | 42mm     |
| ねじ深さ   | 9mm       | 六角対辺   | 17mm     |
| プラグ径   | 9mm       | プラグ長さ  | 14mm     |
| 重量     | 33g       | 材質     | ステンレス    |

ダブルシャットオフバルブ

衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適

製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.