


品番 : EA140GV-102

品名 : G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製)



販売価格	4,290円(税抜) / 4,719円(税込)		
カタログ価格	4,290円(税抜) / 4,719円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		

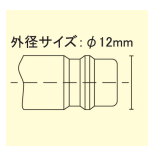

#### 仕様

適用流体	圧縮空気、液体	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	-15℃~200℃	流量	660L/min
ねじサイズ	G1/4"	全長	44mm
ねじ深さ	10.5mm	六角対辺	22mm
プラグ径	12mm	プラグ長さ	20mm
重量	65g	材質	ステンレス
ダブルシャットオフバルブ			
衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適			
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.