


品番：EA140HG-124

品名：12mmxR 1/2" T型ユニオン(2個)



販売価格	1,330円(税抜)／1,463円(税込)		
カタログ価格	1,330円(税抜)／1,463円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/07/07 03:14現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1068ページ		

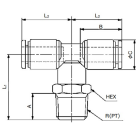

品名	規格	単位	在庫数	販売価格	カタログ価格
EA140HG-124	12mmxR 1/2"	個	10	1,330円(税抜)	1,330円(税抜)

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZC-124
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (C型ユニオン)
チューブ外径	12mm	使用流体	空気
使用圧力	0～1.0MPa	使用温度	－15～60℃
ねじサイズ	R1/2"	推奨締付トルク	28～30N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	2個
工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。			
配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。			
白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)			
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、 しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.