


品番：EA140HG-61

品名：6mmxR 1/8" T型ユニオン(2個)

|                                                                                   |         |                              |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 745円(税抜)／ 820円(税込)           |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格  | 745円(税抜)／820円(税込)            |      |   |
|                                                                                   | 在庫数     | 最新在庫: 7 （2025/07/07 03:05現在） |      |   |
|                                                                                   | 商品入数    | 2                            | 販売単位 | 袋 |
|                                                                                   | カタログページ | 1068ページ                      |      |   |

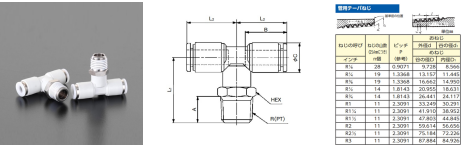

仕様

|                                                                                              |            |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| メーカー                                                                                         | アオイ        | 型番      | ZC-061              |
| シリーズ                                                                                         | Z-JOINT    | 用途      | ワンタッチ継手<br>(C型ユニオン) |
| チューブ外径                                                                                       | 6mm        | 使用流体    | 空気                  |
| 使用圧力                                                                                         | 0～1.0MPa   | 使用温度    | －15～60℃             |
| ねじサイズ                                                                                        | R1/8”      | 推奨締付トルク | 7～9N・m              |
| 材質                                                                                           | 真鍮、樹脂(PBT) | 入数      | 2個                  |
| 工具不要のワンタッチ継手<br>軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。                   |            |         |                     |
| 配管スペースを大幅に縮小<br>チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。<br>又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |            |         |                     |
| 白色難燃性樹脂を採用<br>樹脂部には難燃材料を使用（UL94規格V-0相当）                                                      |            |         |                     |
| ねじ部にテフロン樹脂をコーティング<br>シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、<br>しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。  |            |         |                     |
| RoHS対応品                                                                                      |            |         |                     |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.