


品番 : EA141A-118

品名 : R 3/8"x 6.5mm 雄ねじシステム(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,140円(税抜) / 1,254円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,140円(税抜) / 1,254円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/05/03 12:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ | | |

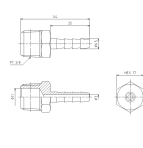

| 品番 | 規格 | 材質 | 長さ | 外径 | 内径 |
|------------|-------|--------|----|-----|----|
| EA141A-118 | R3/8" | SUS304 | 25 | 6.5 | 3 |

| 品番 | 規格 | 材質 | 長さ | 外径 | 内径 |
|------------|-------|--------|----|-----|----|
| EA141A-118 | R3/8" | SUS304 | 25 | 6.5 | 3 |

仕様

| | | | |
|----------|------------|--------|----------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | HN-7365 |
| 取付ねじ | R3/8" | タケノコ外径 | 6.5mm |
| タケノコ内径 | 3mm | タケノコ長 | 25mm |
| 六角対辺 | 17mm | 全長 | 44mm |
| 適合ホース内径※ | 5mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス製(SUS304) |

ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.