
 


品番 : EA141A-12

品名 : R1/2"x15-22mmナット締めニッフル(イトロック/ステンレス製)

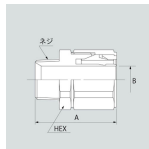

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/27 20:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1045ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------------------|-------|-------------------------------|
| メーカー | 八興 | 型番 | E-ELS-15-R1/2 |
| 商品名 | イトロックS | 用途 | 工作機械、成形機、工場設備などの配管継手 |
| 適合ホース | 内径:15mm 外径:22mm | ねじサイズ | R1/2" |
| 六角対辺 | 32mm | 材質 | 本体、リング、ナット:SUS304 スリーブ:POM |
| 重量 | 153g | | |

ナットを奥まで締め付けるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます。
タケノコニップルと違い、バンドの締め付け位置、締め付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります。

本体とニップルが一体品のため、継手内面がフラット構造で衛生的です。

内径が一般的なホースニップルと比較して大きいため、流体の圧力が少なく、省エネにつながります。

現場で好きな長さにホースをカット、その場でアセンブリが可能です。

スリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

