


品番 : EA141A-125

品名 : R 3/8"x14.0mm 雄ねじシステム(ステン製)



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/05/03 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		

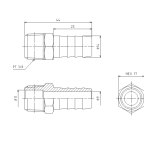

規格	寸法	単位	公差
R3/8"	14.0	mm	±0.05
R3/8"	9.0	mm	±0.05
R3/8"	17.0	mm	±0.10
R3/8"	44.0	mm	±0.10

規格	寸法	単位	公差
R3/8"	14.0	mm	±0.05
R3/8"	9.0	mm	±0.05
R3/8"	17.0	mm	±0.10
R3/8"	44.0	mm	±0.10

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HN-7314
取付ねじ	R3/8"	タケノコ外径	14mm
タケノコ内径	9mm	タケノコ長	25mm
六角対辺	17mm	全長	44mm
適合ホース内径※	13mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	ステンレス製(SUS304)

ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.