


品番 : EA141A-133

品名 : R 1/2"x12.7mm 雄ねじシステム(ステンズ製)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/07/07 01:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		

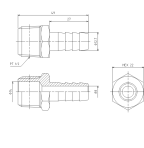

品番	規格	材質	長さ	外径	内径
EA141A-133	R1/2"	SUS304	27	12.7	8

品番	規格	材質	長さ	外径	内径
EA141A-133	R1/2"	SUS304	27	12.7	8

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HN-7440
取付ねじ	R1/2"	タケノコ外径	12.7mm
タケノコ内径	8mm	タケノコ長	27mm
六角対辺	22mm	全長	49mm
適合ホース内径※	11mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	ステンズ製(SUS304)

ステンズ(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.