


品番 : EA141A-324

品名 : R 1/4"x10.5mm 雄ねじシステム(アングル型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,270円(税抜) / 1,397円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,270円(税抜) / 1,397円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/27 20:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1041ページ | | |

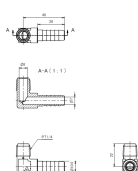

仕様

| | | | |
|--------|------------|---------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | HA-1210R |
| 取付ねじ | R1/4" | タケノコ外径 | 10.5mm |
| タケノコ内径 | 7mm | タケノコ長 | 26mm |
| 全長 | 40mm | 適合ホース内径 | 10.5mm |
| 使用温度範囲 | -50~150℃ | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 材質 | 真鍮 | | |

ホースを接続するための外ネジ付きのアングル型ホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

RoHS指令相当品

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.