


品番：EA141A-33

品名：R 1/4"x φ 8.0mm 雄ねじシステム

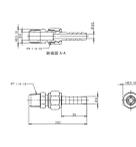

販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA141A-33	R1/4" x φ8.0mm	個	5

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HS-1208R
取付ねじ	R1/4"	タケノコ外径	8mm
タケノコ内径	4.5mm	本体六角対辺	14mm
ナット六角対辺	16mm	全長	59mm
適合ホース内径※	7mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することはありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

RoHS指令相当品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.