


品番 : EA141A-512

品名 : R 1/4"x φ 7.0mm 雄ねじシステム(L型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 970円(税抜) / 1,067円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 970円(税抜) / 1,067円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/27 20:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1041ページ                      |      |   |

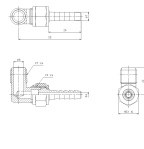

| 品番         | 規格    | 材質 | 単位 | 在庫 |
|------------|-------|----|----|----|
| EA141A-512 | R1/4" | 真鍮 | 個  | 1  |

### 仕様

|          |            |         |  |
|----------|------------|---------|--|
| メーカー     | アソー (ASOH) | 型番      | HL-1207                                |
| ねじ径      | R1/4"      | タケノコ外径  | 7mm                                    |
| タケノコ内径   | 4mm        | ナット六角対辺 | 16mm                                   |
| 適合ホース内径※ | 6mm        | 使用圧力    | 3.45Mpa以下                              |
| 使用温度     | -50~150℃   | 材質      | 本体:真鍮 (C3771B)<br>竹の子・ナット:真鍮 (C3604BD) |

L型になったホースジョイント

機器と平行にホースを接続する時に使うジョイント継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことができます。

メンテナンスやホースのねじれなどを心配することはありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.