


品番：EA141A-54

品名：R 1/2"x φ 20.5mm 雄ねじステム



販売価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
カタログ価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		

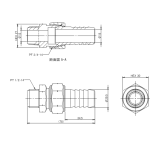

品名	規格	単位	在庫
EA141A-54	R1/2" x φ20.5mm	個	1

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HS-1420R
取付ねじ	R1/2"	タケノコ外径	20.5mm
タケノコ内径	15mm	本体六角対辺	27mm
ナット六角対辺	30mm	全長	78mm
適合ホース内径※	19~20mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することはありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.