


品番：EA141A-625

品名：R 1/2"x φ 10.5mm 雄ねじシステム(L型)



販売価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		

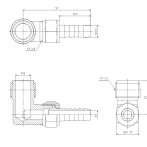

品番	規格	材質	価格
EA141A-625	R1/2"	真鍮	1,930円
EA141A-625	R1/2"	真鍮	2,123円

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HL-1410
ねじ径	R1/2"	タケノコ外径	10.5mm
タケノコ内径	7mm	ナット六角対辺	19mm
適合ホース内径※	9~10mm	使用圧力	3.45Mpa以下
使用温度	-50~150℃	材質	本体:真鍮 (C3771B) 竹の子・ナット:真鍮 (C3604BD)

L型になったホースジョイント

機器と平行にホースを接続する時に使うジョイント継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことができます。

メンテナンスやホースのねじれなどを心配することはありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.