


品番：EA141AA-26

品名：R 3/4" 外ねじエルボ

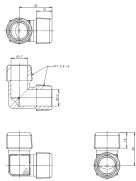

販売価格	2,810円(税抜)／3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜)／3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1043ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	LM-1066R
取付ねじ	R3/4” R3/4”	内径	17mm
最高使用圧力	6.90MPa	使用温度	−50～150℃
材質	真鍮		
内ネジと内ネジをL型で繋ぐための継手です。			
配管の取り回しなどによく使われています。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.