


品番 : EA141AD-115

品名：R3/8"xR1/2" 異径六角ニップル(真鍮製)

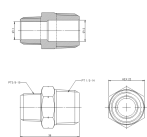

販売価格	670円(税抜)／ 737円(税込)		
カタログ価格	670円(税抜)／737円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/25 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		

[illegible]

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NE-1034R
ねじ径	R3/8"×R1/2"	内径	11mm・13mm
六角対辺	22mm	全長	36mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	−50℃～150℃
材質	真鍮		

サイズ違いの六角ニップルです。

内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.