


品番 : EA141AD-133

品名 : Rc3/8"xRc1/2"異径中間ソケット(真鍮製)

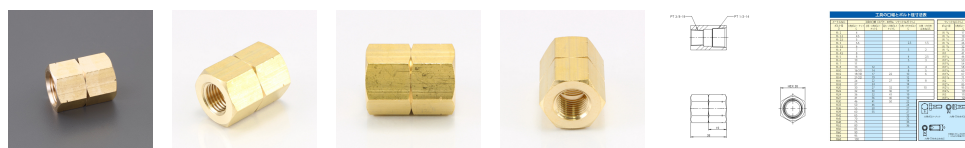

販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/17 21:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NS-1034R
ねじ径	Rc3/8"×Rc1/2"	六角対辺	26mm
全長	38mm	使用圧力	6.90MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

サイズ違いの六角型ソケットです。

外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。

六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。

RoHS指令相当品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.