


品番：EA141AD-258

品名：R 1" 沈みプラグ(ステンス製)



販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/06 05:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1087ページ		

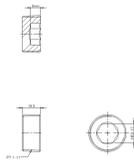

規格	寸法	単位	値
ねじ径	R1"	mm	25.4
全長	16.5	mm	16.5
六角対辺	17	mm	17
使用圧力	3.45	MPa	3.45
材質	SUS304		SUS304

規格	寸法	単位	値
ねじ径	R1"	mm	25.4
全長	16.5	mm	16.5
六角対辺	17	mm	17
使用圧力	3.45	MPa	3.45
材質	SUS304		SUS304

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NX-7006
ねじ径	R1"	六角対辺	17mm
全長	16.5mm	使用圧力	3.45MPa
使用温度	-50~150℃	材質	ステンレス(SUS304)

沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのものです。

管用テーパめねじにねじ込んでシールします。

油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.