


品番 : EA141AD-92

品名 : R1/4"×R 1/4" 丸ニップル(真鍮製)

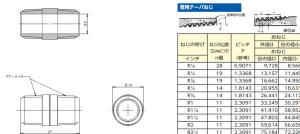

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 395円(税抜)／435円(税込) | | |
| カタログ価格 | 395円(税抜)／435円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2025/12/18 03:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1083ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|-------------|------|-----------|
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NI-1022R |
| ねじ径 | R1/4"×R1/4" | 内径 | 9mm |
| 外径 | 14mm | 全長 | 27mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150°C |
| 材質 | 真鍮 | | |
| 中心に凹凸のないニップルです。 | | | |
| 内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。 | | | |
| RoHS指令相当品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.