


品番 : EA141AD-93

品名 : R3/8"×R 3/8" 丸ニップル(真鍮製)



販売価格	490円(税抜)／539円(税込)		
カタログ価格	490円(税抜)／539円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/18 03:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1083ページ		

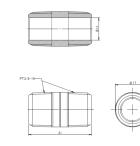

規格表 - R3/8"			
規格	R3/8"×R3/8"	内径	11mm
外径	17mm	全長	31mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	真鍮		

## 仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	NI-1033R
ねじ径	R3/8"×R3/8"	内径	11mm
外径	17mm	全長	31mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	真鍮		
中心に凹凸のないニップルです。			
内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.