


品番：EA141AS-94

品名：R 3/8"x10.0mm 雄ねじシステム(イトニツプルB)

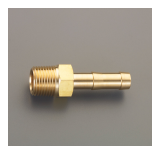

販売価格	630円(税抜) / 693円(税込)		
カタログ価格	630円(税抜) / 693円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		



#### 仕様

メーカー	八興	型番	E-FTB-10
商品名	イトニツプルB	用途	工作機械、成形機、工場設備などの配管継手
ねじサイズ	R3/8"	適合ホース内径	10mm
全長	52mm	タケノコ長	31mm
六角対辺	17mm	材質	真鍮
重量	30g		
ニツプル部が長く、ホースバンド2本締めが可能			
フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホースをしっかりと固定する事が可能			
欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応(カドミウム75ppm以下)			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.